

★ ZL5203-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009042600000

Kurvenrollen ZL52...-DRS, zweireihig,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

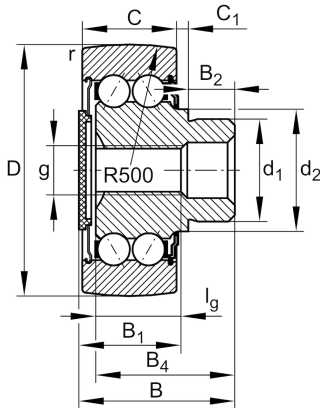

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	47 mm	Außendurchmesser
d ₁	18 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	39,5 mm	Breite
C _{r w}	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	8.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	430 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	5.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,19 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1 max}	21,5 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	18 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	37,5 mm	Länge gesamt
C	17,5 mm	Breite des Außenringes
C ₁	3,5 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	22,9 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M8	Gewinde (innen)
l _g	15 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius