

## ★ ZL5204-DRS


### Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0009043250000

Kurvenrollen ZL52...-DRS, zweireihig,  
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

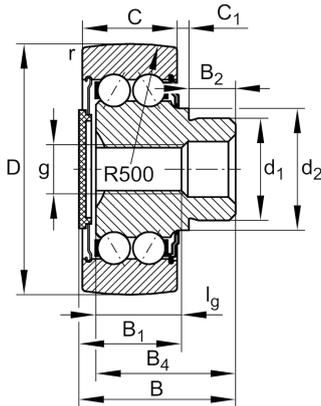

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	52 mm	Außendurchmesser
d <sub>1</sub>	20 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	45,3 mm	Breite
C <sub>r w</sub>	16.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	11.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	560 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>DG</sub>	5.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,25 kg	Gewicht

### Abmessungen

B <sub>1 max</sub>	25,5 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B <sub>2</sub>	20 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B <sub>4</sub>	43 mm	Länge gesamt
C	20,6 mm	Breite des Außenringes
C <sub>1</sub>	4 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d <sub>2</sub>	26,8 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r <sub>min</sub>	1 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M10	Gewinde (innen)
l <sub>g</sub>	18 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius