

★ ZL5205-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009043920000

Kurvenrollen ZL52...-DRS, zweireihig,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

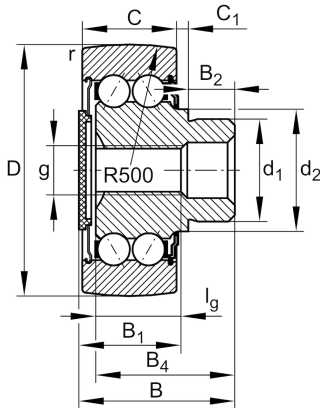

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
d ₁	25 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	50,4 mm	Breite
C _{rw}	18.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0rw}	13.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{urw}	690 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	4.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,38 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1max}	25,5 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	25 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	47,5 mm	Länge gesamt
C	20,6 mm	Breite des Außenringes
C ₁	4 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	30,3 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M10	Gewinde (innen)
l _g	18 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius