



★ ZL5206-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009683230000

Kurvenrollen ZL52...-DRS, zweireihig,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

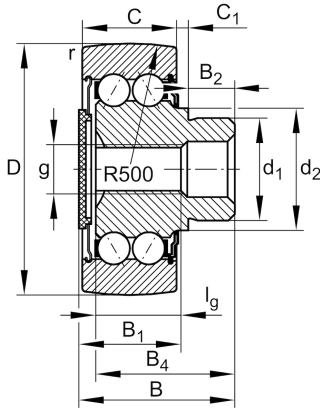

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	72 mm	Außendurchmesser
d ₁	30 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	59 mm	Breite
C _{rw}	25.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0rw}	18.500 N	Statische Tragzahl, radial
C _{urw}	960 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	3.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,68 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1 max}	29 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	30 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	56,5 mm	Länge gesamt
C	23,8 mm	Breite des Außenringes
C ₁	4,5 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	37,3 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M16	Gewinde (innen)
l _g	20 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius