

★ LR200-X-2RSR


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0578792060000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

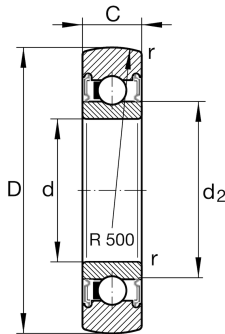

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	32 mm	Außendurchmesser
d	10 mm	Bohrungsdurchmesser
C	9 mm	Höhe
$C_{r w}$	5.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	2.380 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	120 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	13.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,05 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	16,6 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius