


LR201-2RSR

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0899645190000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

Technische Informationen

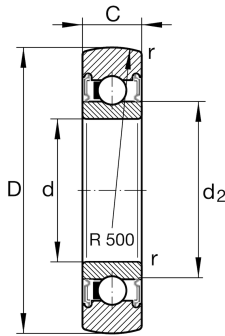

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|------------|--------------|--------------------------------------|
| D | 35 mm | Außendurchmesser |
| d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 10 mm | Höhe |
| $C_{r w}$ | 6.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| $C_{0r w}$ | 2.850 N | Statische Tragzahl, radial |
| $C_{ur w}$ | 143 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_{DG} | 12.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
| | 0,047 kg | Gewicht |

Abmessungen

| | | |
|-----------|---------|---------------------------|
| d_2 | 18,3 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
| r_{min} | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| R | 500 mm | Mantelradius |