


## LR201-X-2RSR

### Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0899650860000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne  
Kunststoffmantel

### Technische Informationen

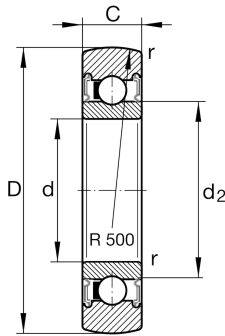

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	35 mm	Außendurchmesser
d	12 mm	Bohrungsdurchmesser
C	10 mm	Höhe
$C_{r w}$	6.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	2.850 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	143 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	12.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,047 kg	Gewicht

### Abmessungen

$d_2$	18,3 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius