


LR202-X-2RSR

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0899838820000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

Technische Informationen

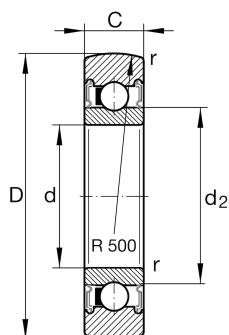

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	40 mm	Außendurchmesser
d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
C	11 mm	Höhe
$C_{r w}$	7.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	3.450 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	175 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	11.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,068 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	21 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius