

★ LR203-X-2RSR


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0501446690000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

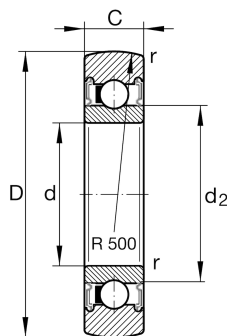

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	47 mm	Außendurchmesser
d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
C	12 mm	Höhe
$C_{r w}$	8.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	4.550 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	229 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	9.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,11 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	24 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius