

★ LR204-2RSR


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0922432230000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

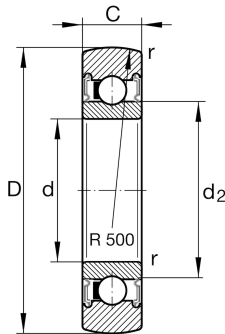

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	52 mm	Außendurchmesser
d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
C	14 mm	Höhe
$C_{r w}$	11.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	5.900 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	8.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,143 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	29 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius