

★ LR204-X-2RSR


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0503661810000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

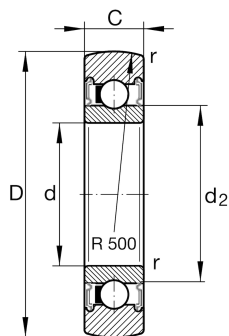

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|------------|-------------|--------------------------------------|
| D | 52 mm | Außendurchmesser |
| d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 14 mm | Höhe |
| $C_{r w}$ | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| $C_{0r w}$ | 5.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| $C_{ur w}$ | 300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_{DG} | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
| | 0,15 kg | Gewicht |

Abmessungen

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| d_2 | 29 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
| r_{min} | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| R | 500 mm | Mantelradius |