

★ LR205-X-2RSR


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0503665130000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

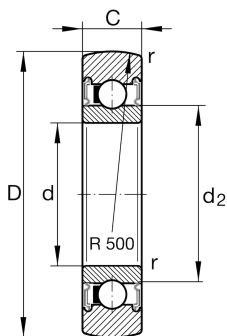

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
C	15 mm	Höhe
$C_{r w}$	13.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	7.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	370 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	7.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,23 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	33,5 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius