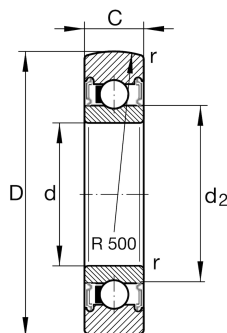
**LR206-2RS**

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008118070000

Laufrolle LR...2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

D	72 mm	Außendurchmesser
d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
C	16 mm	Höhe
$C_{r w}$	17.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	9.900 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	510 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	5.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,33 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	37,4 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius