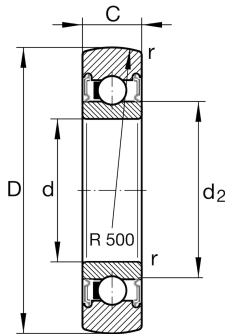
**LR207-X-2RS**

## Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0008134860000

Laufrolle LR...2RSR, 1-reihig ohne  
Kunststoffmantel

## Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

D	80 mm	Außendurchmesser
d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
C	17 mm	Höhe
$C_{r w}$	21.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	12.400 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	660 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	4.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,4 kg	Gewicht

**Abmessungen**

$d_2$	42,4 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius