

## ★ LR209-2RS


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0008155430000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne  
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

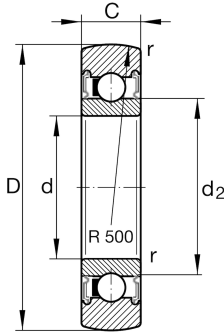

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	90 mm	Außendurchmesser
d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
C	19 mm	Höhe
$C_{r w}$	23.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	14.100 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	750 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	3.600 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,28 kg	Gewicht

#### Abmessungen

$d_2$	53,2 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius