

★ LR209-X-2RS


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008155780000

Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

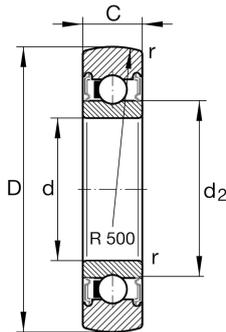

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	90 mm	Außendurchmesser
d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
C	19 mm	Höhe
$C_{r w}$	23.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	14.100 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	750 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	3.600 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,48 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	53,2 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius