

## ★ LR5000-2RS


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0008167100000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig  
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

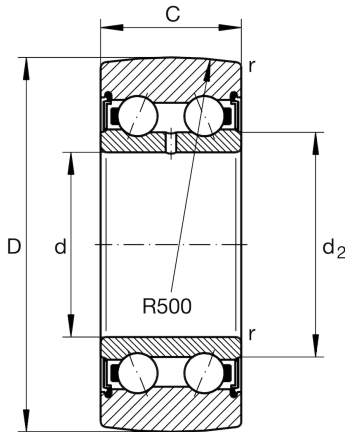

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	28 mm	Außendurchmesser
d	10 mm	Bohrungsdurchmesser
C	12 mm	Höhe
$C_{r w}$	4.750 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	2.950 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	149 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	9.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	2.950 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,03 kg	Gewicht

### Abmessungen

$d_2$	13,5 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil