

## ★ LR5001-2RS


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0008168500000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig  
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

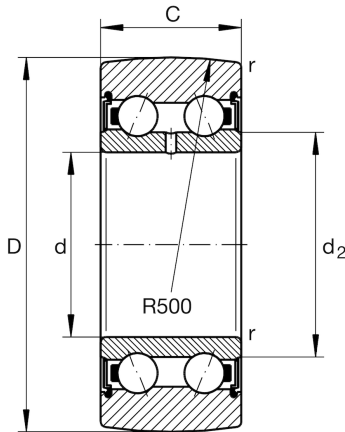

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	30 mm	Außendurchmesser
d	12 mm	Bohrungsdurchmesser
C	12 mm	Höhe
$C_{r w}$	5.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	3.200 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	166 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	8.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	3.200 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,03 kg	Gewicht

### Abmessungen

$d_2$	15,5 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil