

★ LR5002-2RS


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008169900000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

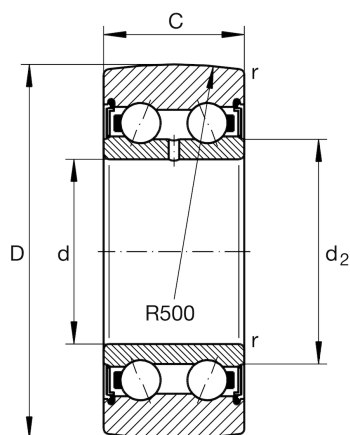

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	35 mm	Außendurchmesser
d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
C	13 mm	Höhe
$C_{r w}$	6.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	4.250 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	222 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	7.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	4.250 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,063 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	20,4 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil