

★ LR5005-2RS


Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008996820000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

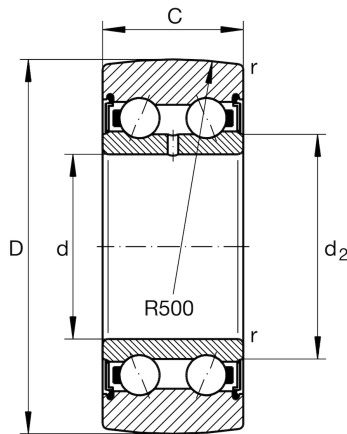

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	52 mm	Außendurchmesser
d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
C	16 mm	Höhe
$C_{r w}$	11.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	8.400 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	450 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	4.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	8.400 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,162 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	29,8 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil