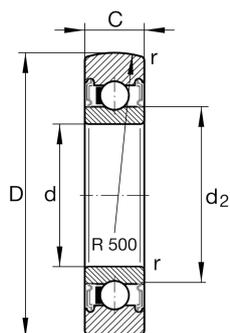
**LR6001-2RSR**

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0004988580000

Laufrolle LR6...-2RSR, 1-reihig ohne
Kunststoffmantel

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

D	30 mm	Außendurchmesser
d	12 mm	Bohrungsdurchmesser
C	8 mm	Höhe
$C_{r w}$	5.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	2.800 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	148 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	15.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	23 g	Gewicht

Abmessungen

d_2	16,6 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius