



★ NA22/8-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000275700000

Stützrollen NA22..-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

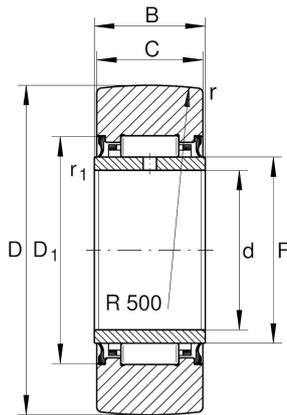

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	24 mm	Außendurchmesser
F	12 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	11,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	4.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0 r w}$	4.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	7.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	32 g	Gewicht

Abmessungen

d	8 mm	Bohrungsdurchmesser
B	12 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	18 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius