

★ NA2201-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000276180000

Stützrollen NA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

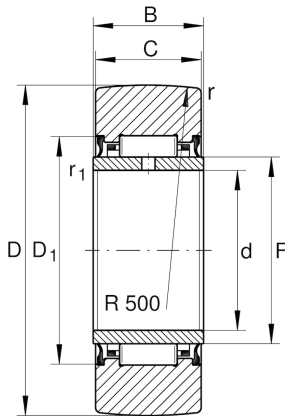

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	32 mm	Außendurchmesser
F	16 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	13,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	7.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	8.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	1.290 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	4.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	67 g	Gewicht

Abmessungen

d	12 mm	Bohrungsdurchmesser
B	14 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	22 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius