

## ★ NA2202-2RSR


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0000276340000

Stützrollen NA22..-2RSR, ohne  
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

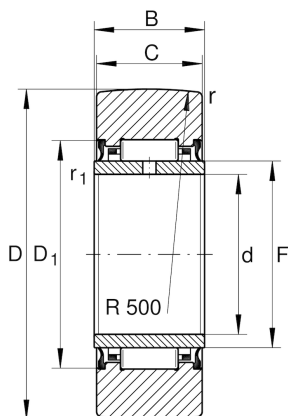

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	35 mm	Außendurchmesser
F	20 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	13,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	7.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0 r w}$	9.900 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{u r w}$	1.390 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	3.400 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	75 g	Gewicht

### Abmessungen

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
B	14 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	26 mm	Anschlußmaß min.
$r_{\min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius