

★ NA2203-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000276500000

Stützrollen NA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

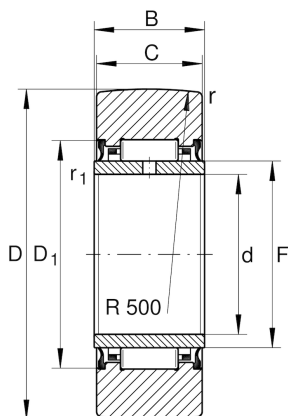

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	40 mm	Außendurchmesser
F	22 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	15,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	9.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0 r w}$	14.200 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{u r w}$	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	3.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,113 kg	Gewicht

Abmessungen

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
B	16 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	28 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius