

★ NA2204-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0007031920000

Stützrollen NA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

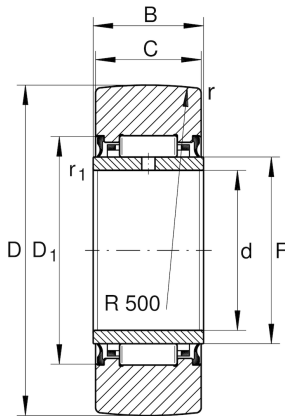

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	47 mm	Außendurchmesser
F	25 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	17,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	19.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	2.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	2.300 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,002 kg	Gewicht

Abmessungen

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
B	18 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	33 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius