

★ NA2207-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0007104740000

Stützrollen NA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

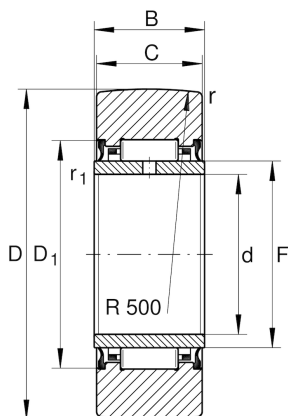

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	72 mm	Außendurchmesser
F	42 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	22,7 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	21.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	36.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	5.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	1.100 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,505 kg	Gewicht

Abmessungen

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
B	23 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	50 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius