

★ NA2210-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000277900000

Stützrollen NA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

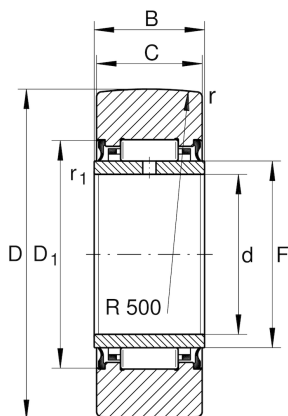

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	90 mm	Außendurchmesser
F	58 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	22,7 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	26.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0 r w}$	44.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{u r w}$	5.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	650 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,691 kg	Gewicht

Abmessungen

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
B	23 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	68 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius