

★ RNA22/6-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000271540000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

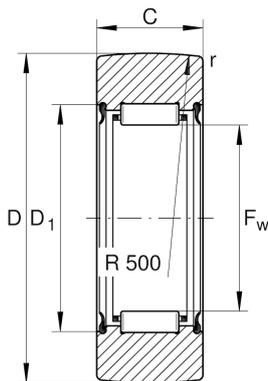

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	19 mm	Außendurchmesser
F_w	10 mm	Hüllkreis innen
C	11,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	3.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	3.700 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	495 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	9.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	13,905 g	Gewicht

Abmessungen

$D_{1 \min}$	15,15 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius