

## ★ RNA2200-2RSR


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0000271970000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne  
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

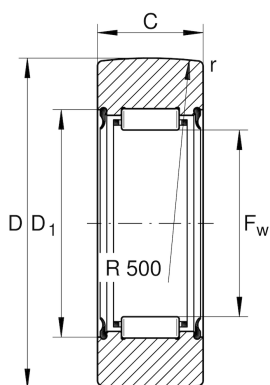

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	30 mm	Außendurchmesser
F <sub>w</sub>	14 mm	Hüllkreis innen
C	13,8 mm	Breite des Außenringes
C <sub>r w</sub>	7.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	6.900 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	1.120 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>DG</sub>	5.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	52 g	Gewicht

### Abmessungen

D <sub>1 min</sub>	20 mm	Anschlußmaß min.
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius