

## ★ RNA2201-2RSR


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0000272190000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne  
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

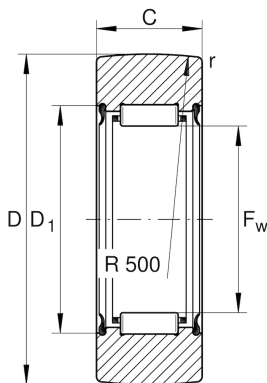

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	32 mm	Außendurchmesser
F <sub>w</sub>	16 mm	Hüllkreis innen
C	13,8 mm	Breite des Außenringes
C <sub>r w</sub>	7.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	8.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	1.290 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>DG</sub>	4.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	56,55 g	Gewicht

### Abmessungen

D <sub>1 min</sub>	22 mm	Anschlußmaß min.
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius