

★ RNA2203-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000272510000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

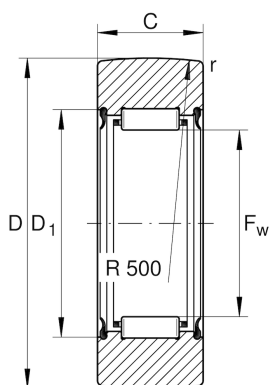

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	40 mm	Außendurchmesser
F _w	22 mm	Hüllkreis innen
C	15,8 mm	Breite des Außenringes
C _{r w}	9.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	14.200 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	3.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	94,61 g	Gewicht

Abmessungen

D _{1 min}	28 mm	Anschlußmaß min.
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius