



★ RNA2204-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0007031840000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

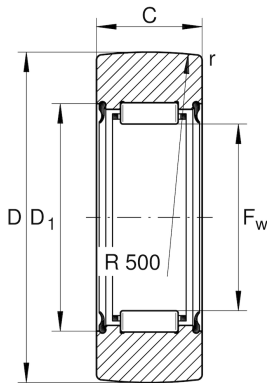

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	47 mm	Außendurchmesser
F _w	25 mm	Hüllkreis innen
C	17,8 mm	Breite des Außenringes
C _{r w}	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	19.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	2.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	2.300 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,146 kg	Gewicht

Abmessungen

D _{1 min}	33 mm	Anschlußmaß min.
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius