

## ★ RNA2205-2RSR


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0007032220000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne  
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

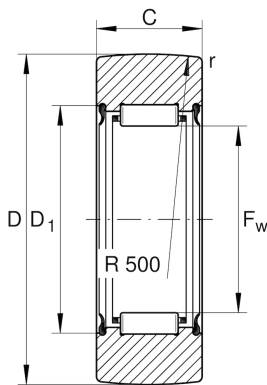

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	52 mm	Außendurchmesser
F <sub>w</sub>	30 mm	Hüllkreis innen
C	17,8 mm	Breite des Außenringes
C <sub>r w</sub>	14.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	21.100 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	2.950 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>DG</sub>	1.800 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,002 kg	Gewicht

### Abmessungen

D <sub>1 min</sub>	38 mm	Anschlußmaß min.
r <sub>min</sub>	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius