


RNA2206-2RSR

Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000273160000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

Technische Informationen

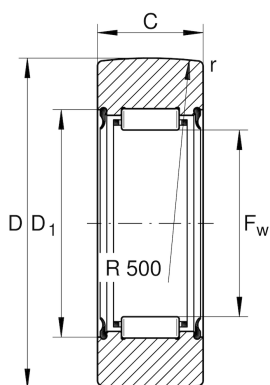

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
F_w	35 mm	Hüllkreis innen
C	19,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	17.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	26.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	3.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	1.400 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,003 kg	Gewicht

Abmessungen

$D_{1 \min}$	43 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius