


RNA2208-2RSR

Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000273590000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

Technische Informationen

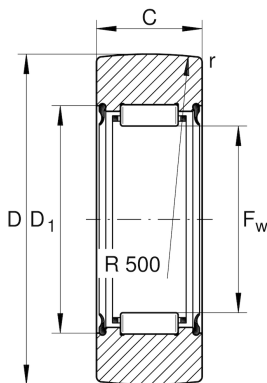

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	80 mm	Außendurchmesser
F_w	48 mm	Hüllkreis innen
C	22,7 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	26.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	41.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	5.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	850 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,495 kg	Gewicht

Abmessungen

$D_{1 \min}$	57 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius