

## ★ RSTO8-TV


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0002640830000

Stützrollen RSTO, ohne Axialführung,  
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

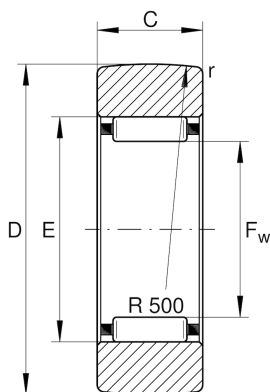

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|            |             |                                      |
|------------|-------------|--------------------------------------|
| D          | 24 mm       | Außendurchmesser                     |
| $F_w$      | 12 mm       | Hüllkreis innen                      |
| C          | 9,8 mm      | Breite des Außenringes               |
| $C_{r w}$  | 4.200 N     | Dynamische Tragzahl, radial          |
| $C_{0r w}$ | 5.600 N     | Statische Tragzahl, radial           |
| $C_{ur w}$ | 800 N       | Ermüdungsgrenzbelastung, radial      |
| $n_{DG}$   | 8.000 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
|            | 23 g        | Gewicht                              |

### Abmessungen

|           |        |                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| E         | 15 mm  | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| $r_{min}$ | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand             |
| R         | 500 mm | Mantelradius                        |