

## ★ STO10


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0000540890000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,  
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

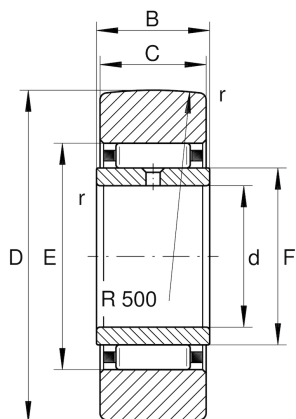

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	10 mm	Bohrungsdurchmesser
D	30 mm	Außendurchmesser
C	11,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	8.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	9.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	1.390 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	5.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	50,58 g	Gewicht

### Abmessungen

B	12 mm	Breite des Innenringes
E	20 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	14 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius