

★ STO20


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000541270000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

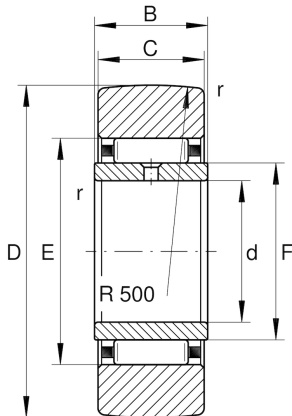

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
C	15,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	16.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	22.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	3.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	2.400 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,158 kg	Gewicht

Abmessungen

B	16 mm	Breite des Innenringes
E	32 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	25 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius