



## ★ STO25


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0000541350000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,  
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

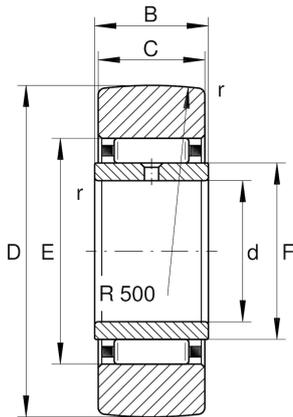

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	52 mm	Außendurchmesser
C	15,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	16.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	23.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	3.350 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	1.800 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,002 kg	Gewicht

### Abmessungen

B	16 mm	Breite des Innenringes
E	37 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	30 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius