

## ★ STO30


### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0000541430000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,  
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

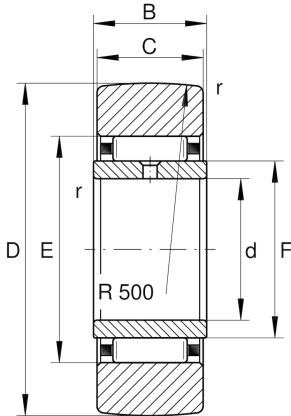

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
C	19,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	23.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	35.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	4.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	1.300 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,003 kg	Gewicht

### Abmessungen

B	20 mm	Breite des Innenringes
E	46 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
$r_{min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
F	38 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius