

★ STO40


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000541600000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

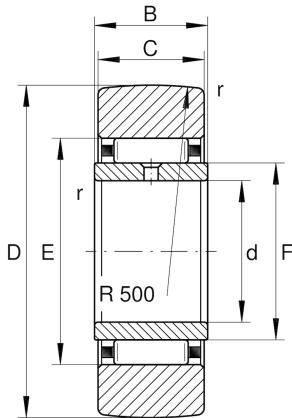

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
C	19,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	23.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	40.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	6.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	850 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,545 kg	Gewicht

Abmessungen

B	20 mm	Breite des Innenringes
E	58 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
F	50 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius