

★ STO6-TV


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0001639290000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

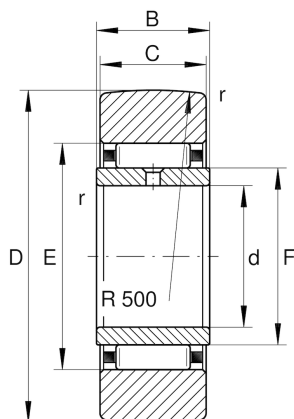

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	6 mm	Bohrungsdurchmesser
D	19 mm	Außendurchmesser
C	9,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	3.750 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	4.600 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	660 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	10.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	16,62 g	Gewicht

Abmessungen

B	10 mm	Breite des Innenringes
E	13 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	10 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius