

★ STO8-TV


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0002640910000

Stützrollen STO, ohne Axialführung,
Außenring ohne Borde

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

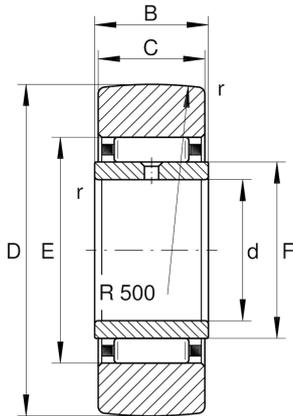

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	8 mm	Bohrungsdurchmesser
D	24 mm	Außendurchmesser
C	9,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	4.200 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	5.600 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	8.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	27,24 g	Gewicht

Abmessungen

B	10 mm	Breite des Innenringes
E	15 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
F	12 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
R	500 mm	Mantelradius