



★ GAY60-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009434870000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GAY...NPP-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

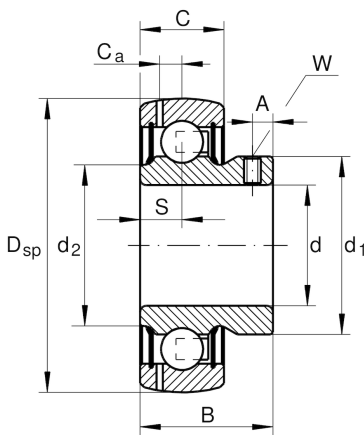

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	110 mm	Außendurchmesser
B	47 mm	Breite
n _{G Grease}	7.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	56.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	36.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,11 kg	Gewicht

Abmessungen

C	24 mm	Breite des Außenringes
S	13 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	76 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
d ₂	73,6 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
C _a	7,2 mm	Abstand Schmierbohrung
A	10 mm	Gewindeabstand
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	14,3	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------