

★ ZL5207-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009695910000

Kurvenrollen ZL52...-DRS, zweireihig,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

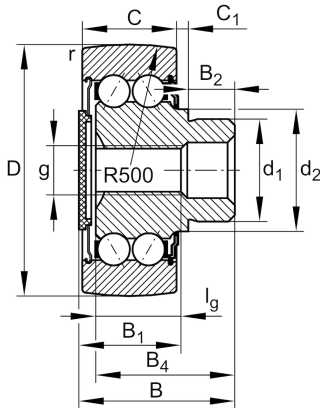

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	80 mm	Außendurchmesser
d ₁	35 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	69,2 mm	Breite
C _{r w}	31.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	23.400 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	1.230 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	2.800 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	1,03 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1 max}	33,5 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	36 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	66,5 mm	Länge gesamt
C	27 mm	Breite des Außenringes
C ₁	5,5 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	42,4 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M16	Gewinde (innen)
l _g	20 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius