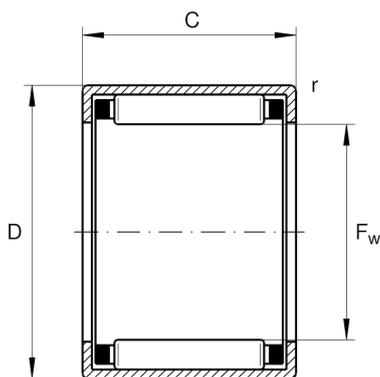
★ **HK6032****Nadelhülse**Schaeffler Material-Nummer:  
000282650000

Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Temperaturbereich**

$T_{min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	140 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

$F_w$	60 mm	Hüllkreis innen
$D$	68 mm	Außendurchmesser
$C$	32 mm	Breite
$C_r$	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	135.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	20.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	4.450 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G Grease}$	2.650 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	3.400 1/min	Bezugsdrehzahl

**Abmessungen**

$C_1$	32 mm	Breite des Außenringes
$r_{min}$	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand