



IMAGE
COMING SOON




★ NKIA5911-XL

Nadel-Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0504212200000

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

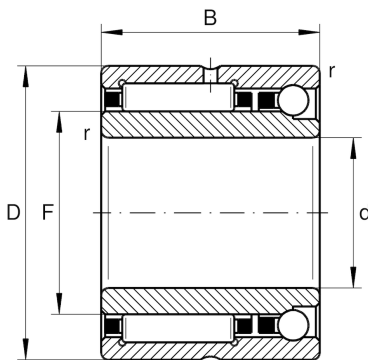

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	55 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
B	34 mm	Breite
C_r	65.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	100.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	12.100 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	29.500 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	17.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ur}	17.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	1.340 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	7.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,543 kg	Gewicht

Abmessungen

F	63 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand