



★ RPB25-XL

Stehlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008295600000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten RPB, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzentringspannung und Gummidämmring, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

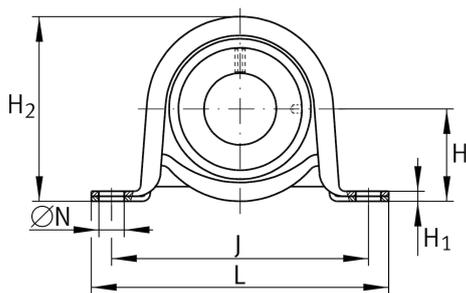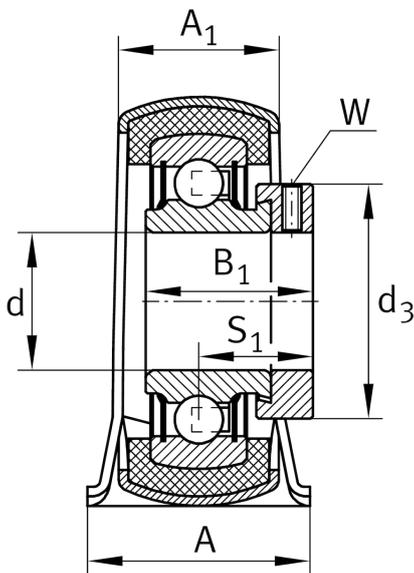

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	117,5 mm	Länge gesamt
H ₂	66,1 mm	Höhe
C _{0rG}	1.400 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
C _r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
n _{G Grease}	16.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,54 kg	Gewicht

Abmessungen

H	33,3 mm	Abstand Wellenachse
A	38 mm	Breite (Fuß)
A ₁	26,5 mm	Breite (Kopf)
H ₁	4 mm	Höhe (Fuß)

Anschlußmaße

J	95 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11.5 mm	Befestigungsbohrung

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
	GEH62-BT	Gehäuse
	GRG.RABR52/62-	Bezeichnung Gummidämmring
	AH01	
	RAE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung