

★ KB12-PP-AS


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0017181690000

★ Vorzugsprodukt

Linear-Kugellager KB...-PP-AS,
Massiv-Reihe, allseitig abgedichtet,
nachschrubar, rostgeschützte
Ausführung möglich

Technische Informationen

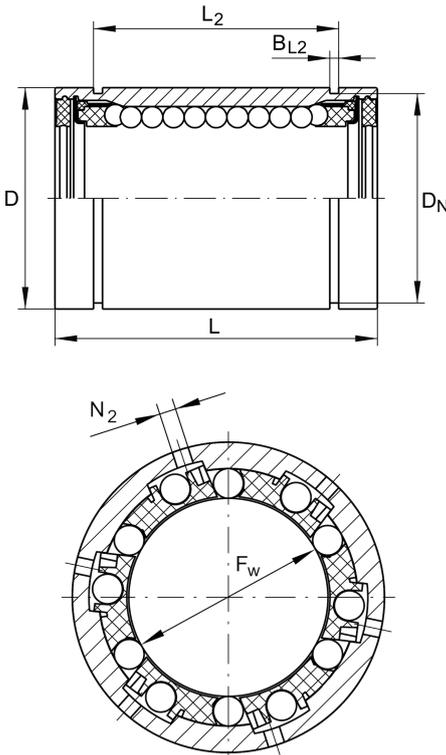

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	12 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
	+0,008/0	Toleranz
D	22 mm	Aussendurchmesser
	h5	Toleranz
L	32 mm	Länge
	h12	Toleranz
C_{min}	540 N	Tragzahl dyn.
C_{0min}	385 N	Tragzahl stat.
C_{max}	640 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	570 N	Tragzahl stat.
	36,24 g	Gewicht

Anschlußmaße

L_2	22,6 mm	
	H13	Toleranz
B_{L2}	1,3 mm	
D_N	21 mm	
N_2	1,5 mm	
	5	Anzahl Kugelreihen